


# Аксиален модул EAMM-A-T46-82AA

Номер на част: 8222010

FESTO

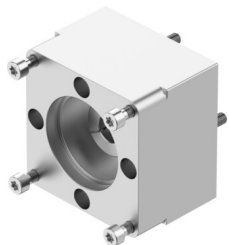

## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номинална дължина               | 56 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 8000 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Клас защита                     | IP40                  |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 10 Nm                 |
| Тегло на продукта               | 760 g                 |
| Код на интерфейс актуатор       | T46                   |
| Код на интерфейс мотор In       | 82AA                  |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |