


Y-šroubení s nástrčnými koncovkami QSY-B-1/4-6-20

č. dílu: 132018
výběhový výrobek

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.

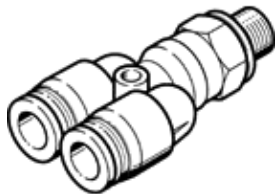

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	3.2 mm
typ těsnění na závitovém dířku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	20
konstrukce	princíp push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	12 Nm
hmotnost výrobku	18.9 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/4
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 6 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel