


# Připojovací lišta VABM-C8-12E-G14-12-M1-L

Číslo dílu: 1361870

FESTO

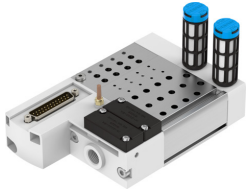

## Technické údaje

| Parametr                                | Hodnota                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                                  | 12 mm                               |
| Max. počet pozic pro ventily            | 12                                  |
| Třída odolnosti korozi KBK              | 0 - žádné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Max. utahovací moment, upevnění ventilu | 0.6 Nm                              |
| Max. utahovací moment, nástěnná montáž  | 5 Nm                                |
| Hmotnost výrobku                        | 890 g                               |
| Připojení pneumatiky 1                  | G1/4                                |
| Pneumatické připojení 3                 | G1/4                                |
| Připojení pneumatiky 5                  | G1/4                                |
| Upozornění k materiálu                  | v souladu s RoHS                    |
| Ateriál připojovací lišty               | tvárná slitina hliníku              |