


Osová sada EAMM-A-L38-60H

Číslo dílu: 1456610

FESTO

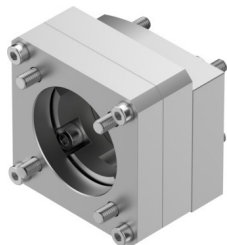

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	41.7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.5 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	4.4 Nm
Hmotnost výrobku	340 g
Kód rozhraní ovladače	L38
Kód rozhraní motoru In	60H
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS