


jednosměrný škrticí ventil GRLA-10-UNF-1/4-B

č. dílu: 151574

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

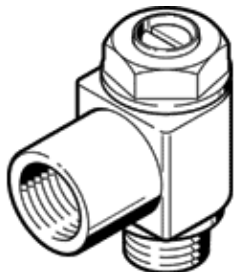

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení na odvětrání
připojení pneumatiky 2	UNF10-32
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
provozní tlak	0.2 ... 10 bar
okolní teplota	-10 ... 60 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
teplota média	-10 ... 60 °C