


## Osová sada EAMM-A-K38-70A

Číslo dílu: 557981

**FESTO**

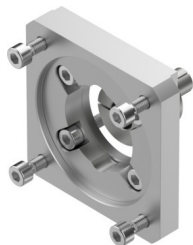

## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota          |
|------------------------------|------------------|
| Montážní poloha              | libovoln.        |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L   |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %         |
| Stupeň krytí                 | IP40             |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C   |
| Přenositelný krouticí moment | 4.4 Nm           |
| Hmotnost výrobku             | 200 g            |
| Kód rozhraní ovladače        | K38              |
| Kód rozhraní motoru In       | 70 A             |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS |