


# Příruba motoru EAMF-A-38A-40A

Číslo dílu: 562667

FESTO

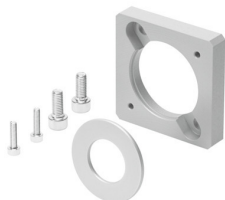

## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota          |
|----------------------------|------------------|
| Montážní poloha            | libovoln.        |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B2-L   |
| Skladovací teplota         | -25 °C...60 °C   |
| Relativní vlhkost vzduchu  | 0 - 95 %         |
| Okolní teplota             | -10 °C...60 °C   |
| Hmotnost výrobku           | 47 g             |
| Kód rozhraní motoru In     | 40A              |
| Kód rozhraní, skříň spojky | 38A.2            |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS |