


# Připojovací blok VABM-B10-20S-G14-4-P3

Číslo dílu: 576467

FESTO

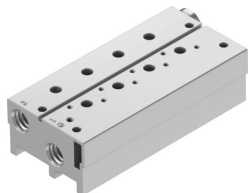

## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Rozteč                       | 22 mm                               |
| Montážní poloha              | libovoln.                           |
| Max. počet pozic pro ventily | 4                                   |
| Třída odolnosti korozi KBK   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Hmotnost výrobku             | 441 g                               |
| Způsob upevnění              | s průchozí dírou                    |
| Připojení pneumatiky 1       | G1/4                                |
| Pneumatické připojení 3      | G1/4                                |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS                    |
| Materiál připojovací lišty   | tvárná slitina hliníku              |