


# Deska napájení VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

Číslo dílu: 8026435

FESTO

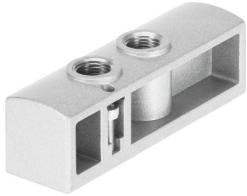

## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                |
|----------------------------|--|
| Provozní tlak              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Max. utahovací moment      | 6 Nm                                   |
| Hmotnost výrobku           | 121 g                                  |
| Způsob upevnění            | s průchozí dírou                       |
| Připojení pneumatiky 1     | G3/8                                   |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                       |
| Materiál napájecí desky    | Hliníkový tlakový odlitek              |