


## Axial kit EAMM-A-L48-87A-G2

Číslo dílu: 8197459

**FESTO**

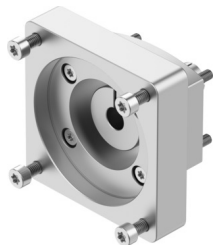

### Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka              | 44 mm                   |
| Montážní poloha              | libovoln.               |
| Max. otáčky                  | 6000 1/min              |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C          |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| Stupeň krytí                 | IP40                    |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C          |
| Moment setrvačnosti          | 14.5 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 12.5 Nm                 |
| Hmotnost výrobku             | 459 g                   |
| Kód rozhraní ovladače        | L48                     |
| Kód rozhraní motoru In       | 87A                     |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS        |