


Vodicí jednotka FENG-40-500-GF

Číslo dílu: 8204075

FESTO

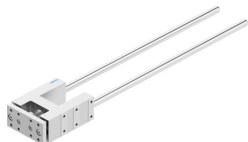

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Zdvih	500 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	kluzné vedení
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Posuvová síla	30 N
Pohybující se hmotnost	2332 g
Hmotnost výrobku	4030 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodicího prvku	silně legovaná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno