


ODER-Glied **OS-1/4-NPT** Teilenummer: 10413

FESTO

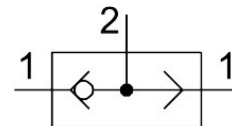

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	ODER-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	1/4 NPT
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1170 l/min
Betriebsdruck	1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	6.5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	110 g
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR