 



# Pneumatikventil VLHE-3-1/2

Teilenummer: 10420

FESTO

unbetätigt kein Durchgang,  
Einschaltventil für verzögerten Druckaufbau, einzeln oder in  
Verbindung mit Wartungsgeräten der S-Reihe.

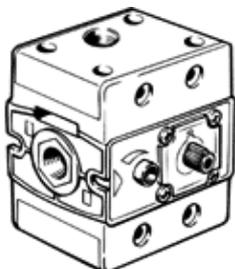

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	drosselbar
Handhilfsbetätigung	tastend
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	2 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	2.900 l/min
Schaltzeit aus	39 ms
Schaltzeit ein	25 ms
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Nennweite	12 mm