 



# Pneumatikventil J-3-PK-3

Teilenummer: 10772

FESTO

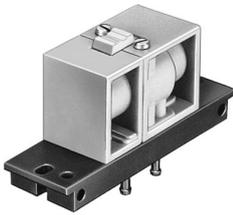

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	-0.9 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Nennweite	2.5 mm
Schaltzeit um	7 ms
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	auf Anschlussplatte auf Montagerahmen mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Anschluss Steuerhilfsluft 12	PK-3
Anschluss Steuerhilfsluft 14	PK-3
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 4	PK-3
Pneumatischer Anschluss 5	PK-3
Werkstoff Anschlussplatte	Messing PPS-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Zink-Druckguss