


Axialbausatz EAMM-A-D19-28A

Teilenummer: 1081659

FESTO

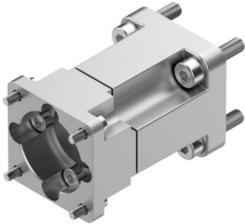

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 46.2 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 10000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 0.28 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 1.1 Nm |
| Produktgewicht | 80 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D19 |
| Schnittstellencode Motor In | 28A |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |