
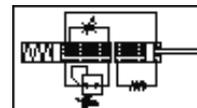


Stoßdämpfer YSR-12-12

Teilenummer: 10867

FESTO

einstellbar, nachfüllbar

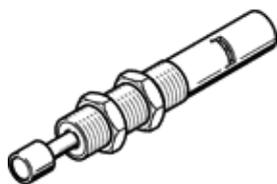

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	einstellbar harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	900 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	10,8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	77.000 J
Max. Restenergie	0,05 J
Rückstellkraft	25 N
Produktgewicht	120 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl