
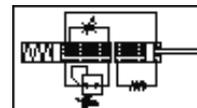


Stoßdämpfer YSR-32-60

Teilenummer: 10871

FESTO

einstellbar, nachfüllbar

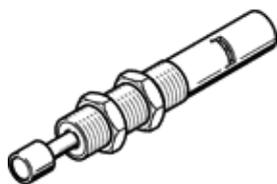

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	60 mm
Dämpfung	einstellbar harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,4 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	60 mm
Max. Anschlagkraft	6.400 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	380 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	438.000 J
Max. Restenergie	2 J
Rückstellkraft	35 N
Produktgewicht	1.600 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl