


# Axialbausatz EAMM-A-R27-57A

Teilenummer: 1133403

FESTO

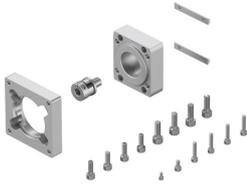

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	26 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.355 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1.6 Nm
Produktgewicht	170 g
Schnittstellencode Aktuator	R27
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform