


# Stoßdämpfer DYSR-12-12-Y5

Teilenummer: 1138642

FESTO

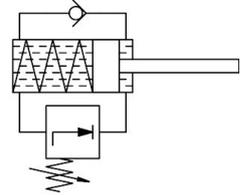

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	12
Hub	12 mm
Dämpfung	einstellbar
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit bei Raumtemperatur	0.2 s
Rückstellzeit bei min. Umgebungstemperatur	1 s
Funktionsweise	drückend einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Dämpfungslänge	12 mm
Max. Anschlagkraft	900 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	10.8 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	60000 J
Max. Restenergie	0.05 J
Rückstellkraft	4.5 N
Min. Einschubkraft	38 N
Produktgewicht	105 g
Massebereich	90 kg
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl