


Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40A-78-S1

Teilenummer: 1202302

FESTO

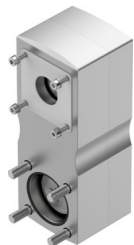

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	12.1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	620 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform