


Anschlagstaster SVK-3-PK-3

Teilenummer: 12146

FESTO

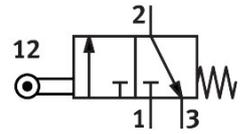

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	50 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	-0.9 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kugel-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1.5 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	-10 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst