


Parallelbausatz
EAMM-U-50-S38-40A-78
Teilenummer: 1217708

FESTO

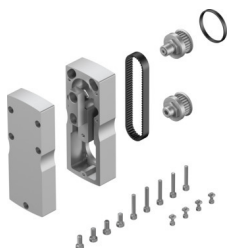

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	12.1 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	580 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform