


# Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-6-PT-L

Teilenummer: 1247976

**FESTO**

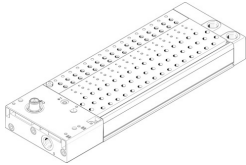

## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rastermaß                                  | 12 mm                                                     |
| Max. Anzahl Ventilplätze                   | 6                                                         |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung    | 0.6 Nm                                                    |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage          | 5 Nm                                                      |
| Produktgewicht                             | 627 g                                                     |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | G1/4                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 3                  | G1/4                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 5                  | G1/4                                                      |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                              |
| Werkstoff Anschlussleiste                  | Aluminium-Knetlegierung                                   |