 



# Magnetventil MEH-5/2-4,0-S-VI

Teilenummer: 126256

FESTO

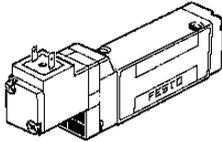

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	5/2-Wegeventil
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	5/2
Stroemungsrichtung reversibel	ja
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Kolben
Ueberschneidungsfreiheit	ja
Steuerart	indirekt
Stelleigenschaft	monostabil
Rueckstellart	mechanische und pneumatische Feder
Befestigungsart	Schraub
Anzahl Befestigungsmoeglichk.	1
Nennweite	4 mm
Betriebsdruck min.	-0,9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-5 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Ein/Umschaltsteuerdruck bei D1	3 bar
Anschlussart Hauptanschluesse	Platte
Hauptanschl. Entlueft. gefasst	ja
Anschlussart Steuerhilfsluft Belueft.	Platte
Anschlussart Steuerhilfsluft Entluef.	Platte
Betaetigung/Rueckstellung	Vorgesteuerte Spule : Luftfeder-Rückstellung
Handhilfsbetaetigung	stoss-rück
Schaltzustandsanzeige	nein
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	500 l/min
Schaltzeit EIN/UM(dom)	10 ms
Schaltzeit AUS/UM	25 ms
Magnetsystem (Auslegung)	E
Spannungsart	../DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	0,95 W

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft oder Vakuum
Steuermedium	gefilterte (40 µm) Druckluft
Schutzart nach IEC 529 IP..	65