 



Rückschlagventil HGL-1/8

Teilenummer: 12938

FESTO

mit Dichtring OL.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2006.

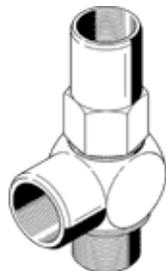

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventil-Funktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss	260 l/min
Betriebsdruck	0,4 ... 10 bar
Betriebsmedium	getrocknete, gefilterte Druckluft getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Einbaulage	beliebig
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Anzugsdrehmoment	12 Nm
Anschluss Steuerluft 21	G1/8
Werkstoff-Information Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR