


Adapterplatte VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Teilenummer: 1302085
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

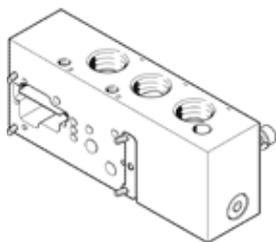

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	60 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilspulen	26
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	2.600 g
Anschluss Steuerhilfsluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerhilfsluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	1 1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1 1/2 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1 1/2 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt