

L-Steckverschraubung QSL-B-1/2-12-10


Teilenummer: 130937

Auslaufprodukt

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

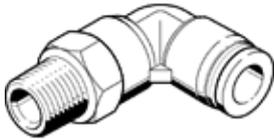

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 7,5 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 28 Nm |
| Produktgewicht | 48,5 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PBT |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |