


Axialbausatz EAMM-A-D32-42A-S1

Teilenummer: 1322179

FESTO

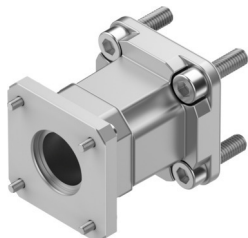

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	49.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.1 Nm
Produktgewicht	140 g
Schnittstellencode Aktuator	D32
Schnittstellencode Motor In	42A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform