


Manometer MA-15-145-M5-PSI

Teilenummer: 132341

FESTO

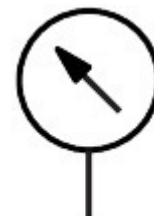

Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 psi...145 psi
Nenngröße Manometer	15
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	5
Schutzart	IP53
Mediumtemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	10 g
Skala	Einfachskala psi (außen)