


Spannmodul
EV-20/120-5
Teilenummer: 13292

FESTO

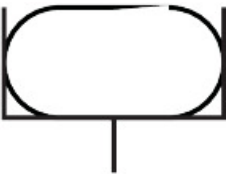

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	20x120
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-20 °C...40 °C
Produktgewicht	190 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)