


Spannmodul EV-20/180-5

Teilenummer: 13293

FESTO

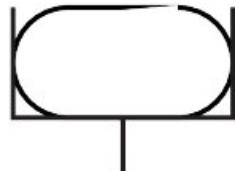

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	5 mm
Spannfläche	20x180
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen Metals with more than 1% copper as an alloy component are excluded from use. Exceptions are printed circuit boards, cables, electrical connectors and coils Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-20 °C...40 °C
Produktgewicht	270 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)