


Stecknippel-Verschraubung CRCN-1/8-PK-3

Teilenummer: 13969

FESTO

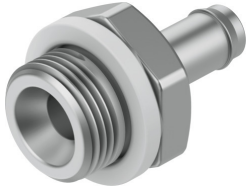

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2.5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Gebindegröße	10
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	7.52 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gewindedichtung	PA-verstärkt TPE-U(PU)