


Commander FSSC-12

Teilenummer: 13985

FESTO

Pneumatische Bedieneinheit für Quickstepper, mit manueller Bedienung zur schnellen und sicheren Ansteuerung.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

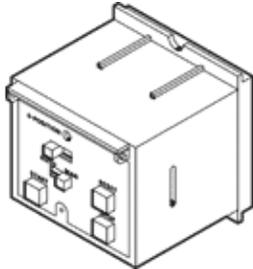

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Konstruktiver Aufbau	Schrittschalter addierbar
Abfalldruck Quittierung	$\leq 0,5$ bar
Ansprechdruck Quittierung	$\geq 1,5$ bar
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Normalnenndurchfluss	60 l/min
Min. Impulslänge Quittierung	50 ms
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 5 μ m
Umgebungstemperatur	5 ... 40 °C
Produktgewicht	450 g
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS