


Vakuumsaugdüse VAD-1/8

Teilenummer: 14015

FESTO

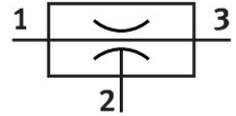

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Nennweite Lavaldüse | 0.8 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Ejektorcharakteristik | hohes Vakuum |
| Konstruktiver Aufbau | T-Form |
| Betriebsdruck | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi |
| Max. Vakuum | 80 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | -20 °C...80 °C |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8 |
| Vakuumanschluss | G1/8 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |