 



# Magnetventil MFHE-3-1/4-B

Teilenummer: 14329

FESTO

Einschaltventil für verzögerten Druckaufbau, mit Handhilfsbetätigung.  
Magnetspule und Steckdose nicht im Lieferumfang enthalten.

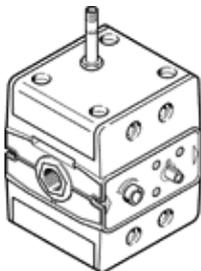

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Rückstellart	mechanische Feder
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss	1.200 l/min
Schaltzeit aus	80 ms
Schaltzeit ein	12 ms
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-5 ... 40 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Nennweite	8 mm