 



Pneumatikventil VLHE-3-1/4-B

Teilenummer: 14330

FESTO

unbetätigt kein Durchgang,
Einschaltventil für verzögerten Druckaufbau, einzeln oder in
Verbindung mit Wartungsgeräten der S-Reihe.

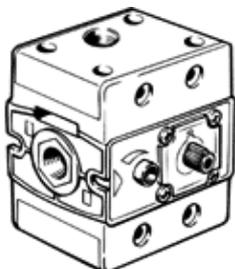

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Dichtprinzip	weich
Abluftfunktion	drosselbar
Handhilfsbetätigung	tastend
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck	2 ... 12 bar
Normalnennndurchfluss	1.200 l/min
Schaltzeit aus	23 ms
Schaltzeit ein	8 ms
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Einbaulage	beliebig
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Nennweite	8 mm