


# Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-60G-120-S1

Teilenummer: 1436183

**FESTO**

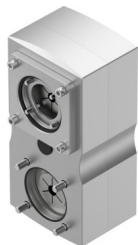

## Datenblatt

| Merkmal                     | Wert                  |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße                    | 110                   |
| Einbaulage                  | beliebig              |
| Getriebeübersetzung         | 1:1                   |
| Max. Drehzahl               | 5000 1/min            |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-Zone III    |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C        |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %              |
| Schutzart                   | IP65                  |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C        |
| Massenträgheitsmoment       | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Leerlaufantriebsmoment      | 0.3 Nm                |
| Übertragbares Drehmoment    | 25 Nm                 |
| Produktgewicht              | 5280 g                |
| Schnittstellencode Aktuator | D60B                  |
| Schnittstellencode Motor In | 60G                   |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform          |