


# Axialbausatz EAMM-A-D32-67A

Teilenummer: 1454239

FESTO

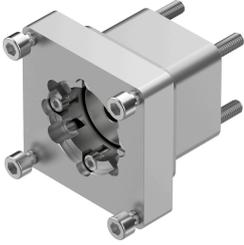

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D32A D32B D32C
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform