


Axialbausatz
EAMM-A-D60-60H
Teilenummer: 1454245

FESTO

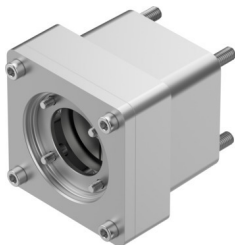

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	82.4 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1250 g
Schnittstellencode Aktuator	D60 D60C
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform