


# Axialbausatz EAMM-A-E48-67A

Teilenummer: 1454248

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

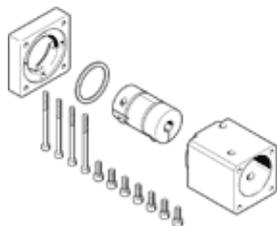

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	900 g
Schnittstellencode Aktuator	E48B
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform