


Axialbausatz EAMM-A-E48-60H

Teilenummer: 1454249

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

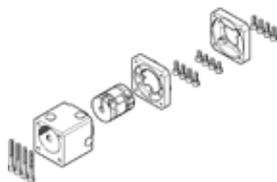

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	920 g
Schnittstellencode Aktuator	E48B
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoffhinweis	RoHS konform