
Axialbausatz EAMM-A-F28-40G

Teilenummer: 1454251

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

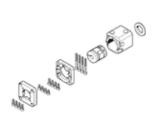

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 60 °C
Übertragbares Drehmoment	8,2 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	F28
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoffhinweis	RoHS konform