


Axialbausatz
EAMM-A-R38-60H
Teilenummer: 1456630

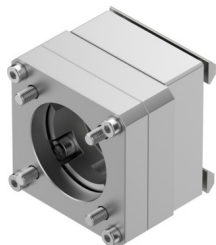

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	46 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.5 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	4.4 Nm
Produktgewicht	390 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	60H
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform