


Motorflansch EAMF-A-64A/B-67A-S1

Teilenummer: 1460114

FESTO

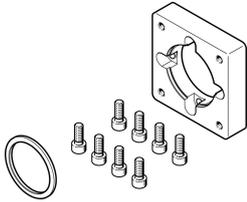

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	226 g
Schnittstellencode Motor In	67A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	64A 64B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform