


# Parallelbausatz EAMM-U-145-D100-140A-188

Teilenummer: 1465541

FESTO

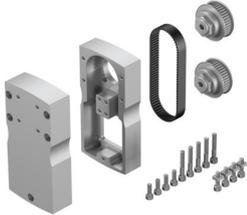

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	4000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	2270 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	2 Nm
Übertragbares Drehmoment	50 Nm
Produktgewicht	11800 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	140A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform