


# Kupplungsstecker KSS6-1/8-A

Teilenummer: 151781  
Auslaufprodukt

FESTO

für selbststellende Schlauchkupplung.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

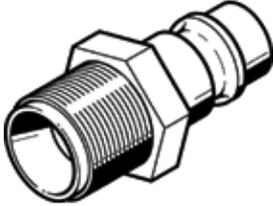

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	963 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	BIA TÜV
Nenn-Anziehdrehmoment	5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	19 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform