 



Druckluftspeicher VZS-10-B

Teilenummer: 151923

FESTO

nach EG-Richtlinie 87/404/EEC und EN 286-1:1998.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

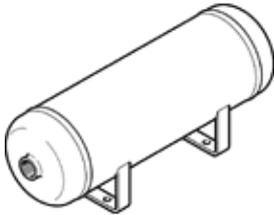

Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	10 l
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Entspricht Norm	EN 286-1
Betriebsdruck	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Stickstoff Druckluft
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Mediumstemperatur	-10 ... 100 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 100 °C
Zulassung	TÜV
Max. Anziehdrehmoment Anschlussgewinde	130 Nm
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	6.000 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Kondensatableitung	G3/8
Pneumatischer Anschluss	G1
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Druckluftspeicher	Stahl lackiert