


Linearantrieb
DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B
Teilenummer: 15231

FESTO

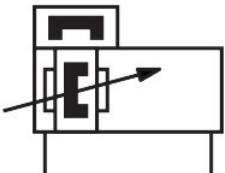

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0.04 in...157 in
Kolben-Ø	1 1/4"
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Führung	Gleitführung
Mitnahmeprinzip	kraftschlüssig (Magnet)
Betriebsdruck	1.4 bar...7 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Pneumatischer Anschluss	1/8 NPT