


Absperrventil HE-2-1/8-QS-6

Teilenummer: 153471

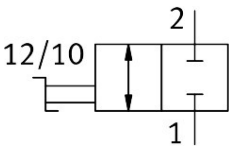

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	R1/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-6
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde wahlweise:
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	279.9 l/min
Nennweite	3.2 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	29 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR