


Absperrventil HE-3-3/8-QS-10

FESTO

Teilenummer: 153481

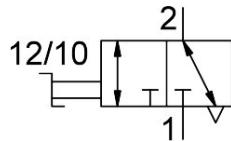

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Auswahl Zusatzfunktion	mit Abluftfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	QS-10
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	wahlweise: Direktbefestigung über Durchgangsbohrung Direktbefestigung über Gewinde
Normalenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	760.5 l/min
Nennweite	4.6 mm
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerart	direkt
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumtauglichkeit, gemessen nach ISO 14644-14	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	60 g
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR